




電流検出抵抗器


高電流、低抵抗

IN A NUTSHELL

電力密度

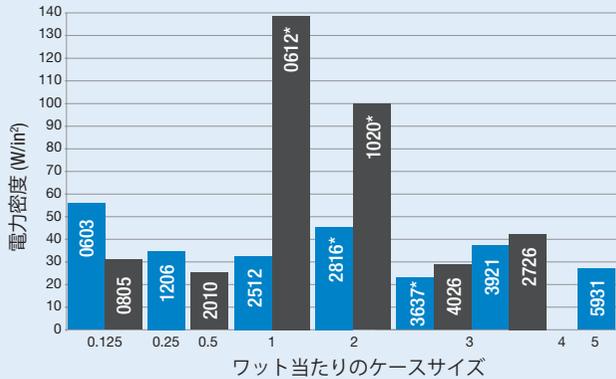


APPLICATIONS

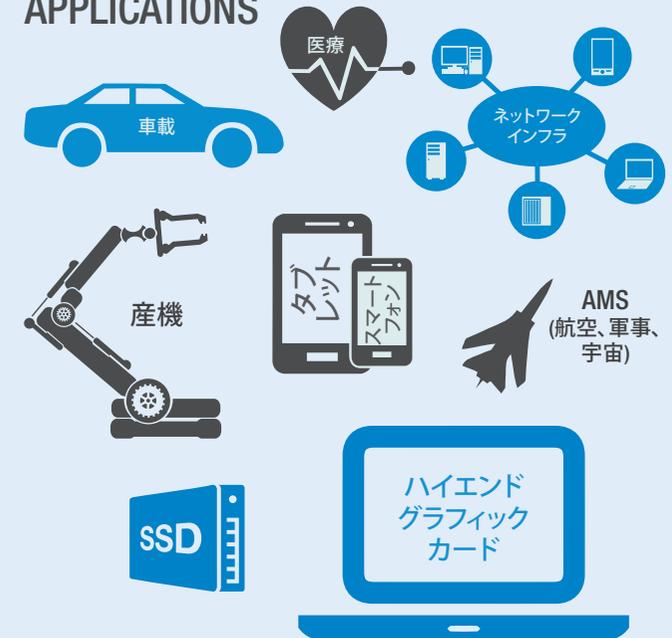

ビシエイ Power Metal Strip® と標準厚膜抵抗器の比較	ビシエイ Power Metal Strip® と標準薄膜抵抗器の比較
<ul style="list-style-type: none"> パルス性能 良好な温度ドリフト 優れた温度に対する安定性 (75 ppmまで) 低い熱起電力 (EMF) (3 μV/°C) 完全 RoHS 準拠 	<ul style="list-style-type: none"> 高電力 (最大 5 W) ESD に影響されない 低いはんだ接合ストレス パルス性能
ビシエイ Power Metal Strip® と標準厚フィルム抵抗器の比較	
<ul style="list-style-type: none"> パルス性能 PCB と同程度の熱膨張係数 (CTE) 低抵抗 (0.2 mΩまで) 	

実装面積 実サイズで表示

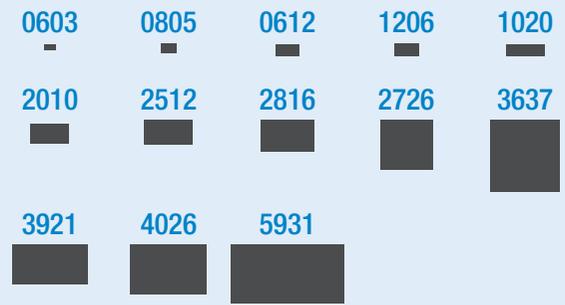

豊富なパッケージサイズ (0603 ~ 5931)

