




模拟开关与多路复用器

± 3至± 15 V, 1.8 V至24 V精度增强系列


概览

从**超低电荷注入**到**超低电阻**,
威世 (Vishay) **增强系列**模拟
开关涵盖**精密设计**的


超低电荷注入提高精度
并加快速度

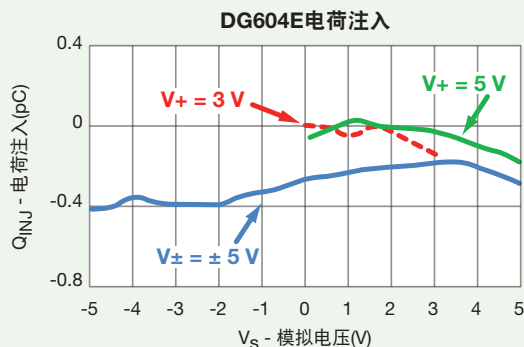

低电阻 ↓ 低插入损耗

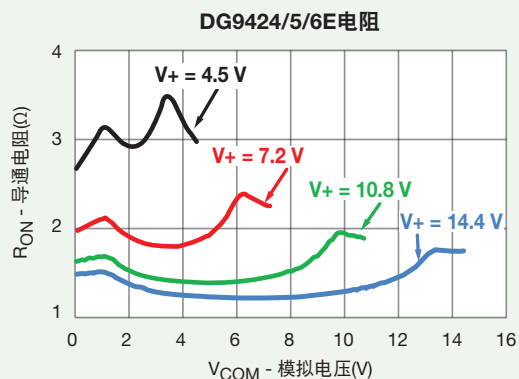

综合系列

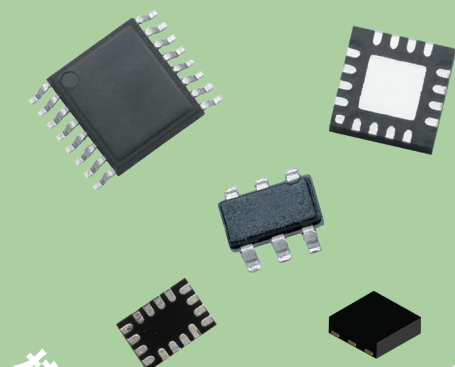

模拟开关和多路复用器



- **坚固可靠**
- **断电保护**
- **高ESD保护及防闩锁保护**


应用



音频视频系统



车辆诊断

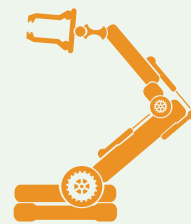


控制和自动化



通信系统



 医疗保健



仪器和数据采集

业内最广泛的电压范围和配置选择

